



Опитувальний лист для насосів підвищення тиску
в системах водопостачання/опалення/вентиляції/
кондиціонування і промислове виробництво

Організація

Адреса

Телефон / E-mail

ПІБ і посада

Назва і адреса об'єкта

GRUNDFOS

Контакти Grundfos:

ТОВ "Грундфос Україна"
БЦ Європа, Столичне шосе
103 м Київ, 03131, Україна
ua.grundfos.com
044 237 04 00

Параметри насоса

Тип насоса:	вертикальний	горизонтальний
	Одноступінчатий типу "інлайн" (TP)	Консольний на спільній рамі (NK)
	Багатоступінчатий типу "інлайн" (CR)	Моноблочний (NB/MTB)
	Напівзанурювальний (MTR/MTN)	Консольно-моноблочний по ISO 2858 (NKG/NBG)
		Консольно-моноблочний багатоступінчатий (CM)

Продуктивність	мін.	м ³ /ч	ном.	м ³ /ч	макс.	м ³ /г
Необхідний тиск на виході із насоса (без врахування підпору)					бар	
Тиск на вході в насос		бар	Максимальний тиск в системі			бар
Матеріал робочого колеса/корпуса						




Параметри рідини

Назва	
Хімічна формула	
Концентрація	%
Температура	° C
В'язкість	мм ² /с
Густина	кг/ м ³
Концентрація механічних домішок	мг/л
Розмір механічних домішок	мм

Параметри двигуна

Напруга	
Робота із перетворювачем частоти:	немає Так, вбудований Так, зовнішній
Вибухозахищене виконання	
Тип вибухозахисту по АTEX 94/9/ЕС	
Тип ущільнення валу	одинарне подвійне Tandem (тільки для насосів CR/NKG) подвійне Back-to-back (тільки для насосів CR/NKG) MAGdrive (тільки для насосів CRN)

Додаткова інформація:

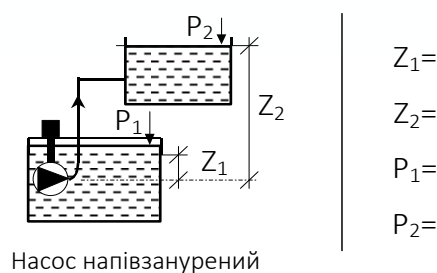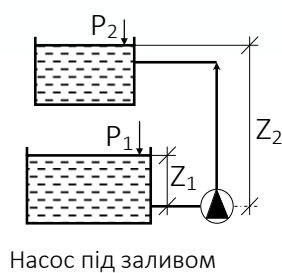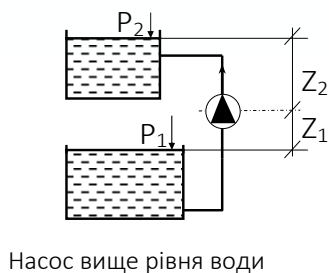

Дата заповнення